

# 產品分類

備註：紅字為新品、藍字為開發中；點擊系列名稱即可連結至該系列產品網頁或規格書

AC/DC		1ø/2ø 寬輸入 60~480W	180~550Vac <u>WDR系列</u>		3ø 340~550Vac 輸入、3年保固 240~960W <u>TDR系列</u>
		1ø 輸入 高階款 75~960W	85~305Vac、窄寬、內建通訊/完整功能、5年保固 <b>COMING SOON</b> <u>XDR系列</u>		3ø 320~600Vac 輸入、窄寬、5年保固 240~960W <b>COMING SOON</b> <u>XTR系列</u>
		1ø 輸入 高性價款 75~960W	85~264Vac、窄寬、完整功能、5年保固 <b>COMING SOON</b> <u>XDR-E系列</u>		塑膠殼階梯型 15~150W <u>Class II HDR系列</u>
		75~960W	90~264Vac、完整功能、3年保固 <u>SDR系列</u>		
		75~480W	90~264Vac、Class B EMI、3年保固 <u>NDR系列</u>		塑膠殼超薄型 10~100W <u>Class I MDR系列</u>
	75~150W	90~264Vac、Class A EMI、2年保固 <u>EDR系列</u>			
		安控消防多合一智能旗艦款 240W / 480W	PSU+充電+UPS+MODBus <u>DRS系列</u>		安控消防 – 進階款 40~180W PSU + 充電 + UPS <u>DRC系列</u>
DC/DC		塑膠殼 - 工控/資通訊/光伏 15~60W 60W	<u>DDR系列</u> <u>DDRH-60系列</u>		金屬殼 - 工控/資通訊/光伏/鐵道 120~480W 15~240W <u>DDR系列</u> <u>DDRH系列</u> <b>NEW</b>
週邊 模組		冗餘模組 20A/40A	<u>DRDN20/40系列</u>		DC-UPS不斷電模組 20A/40A <u>DUPS20/40系列</u>
		緩沖模組 20A/40A	<u>DBUF20/40系列</u>		交流浪湧電流限制器 16A/28A <u>ICL-16R/28R系列</u>
特殊 用途		輸出電流通過外部1~10Vdc、PWM信號或電阻調 整40W/60W	<u>DRA系列</u>		

# 產品藍圖

## AC-DC 金屬殼

※ 藍字為開發中

1Ø 輸入

高階款

5年保固 - 窄面寬 / 內建MODBus / 85~305Vac  
2倍峰值功率 / 功能完整 / -40~+85°C  
防潮 / 多領域安規

**COMING SOON** XDR-75 / 120 / 240 / 480 / 960系列

高性價款

3年保固 - 窄面寬 / 85~264Vac / 功能完整 / -40~+70°C  
3年保固 - 90~264Vac / 功能完整 / -25~+70°C  
3年保固 - 90~264Vac / EMI class B / -20~+70°C  
2年保固 - 90~264Vac / EMI class A / -20~+60°C

**COMING SOON** XDR-75E / 120E / 150E / 240E / 480E / 960E 系列

SDR-75 / 120 / 240 / 480 / 960系列

NDR-75 / 120 / 240 / 480系列

EDR-75 / 120 / 150系列

超寬壓

180~550 Vac 輸入

WDR-60 / 120 / 240 / 480系列

安控  
消防

多合一智能旗艦款  
(PSU+充電+UPS+MODBus)  
DRC- 180 系列      DRS- 240 / 480 系列

3Ø 輸入

5年保固 - 窄面寬 / 320~600 Vac輸入 / 2倍峰值功率 / -40~+85°C / 多領域安規  
3年保固 - 340~550 Vac輸入 / -30~+70°C


**COMING SOON** XTR-240 / 480 / 960系列

TDR-240 / 480 / 960系列

60      75      100      120      150      240      480      960      瓦數

# 產品藍圖

## AC-DC 塑膠殼

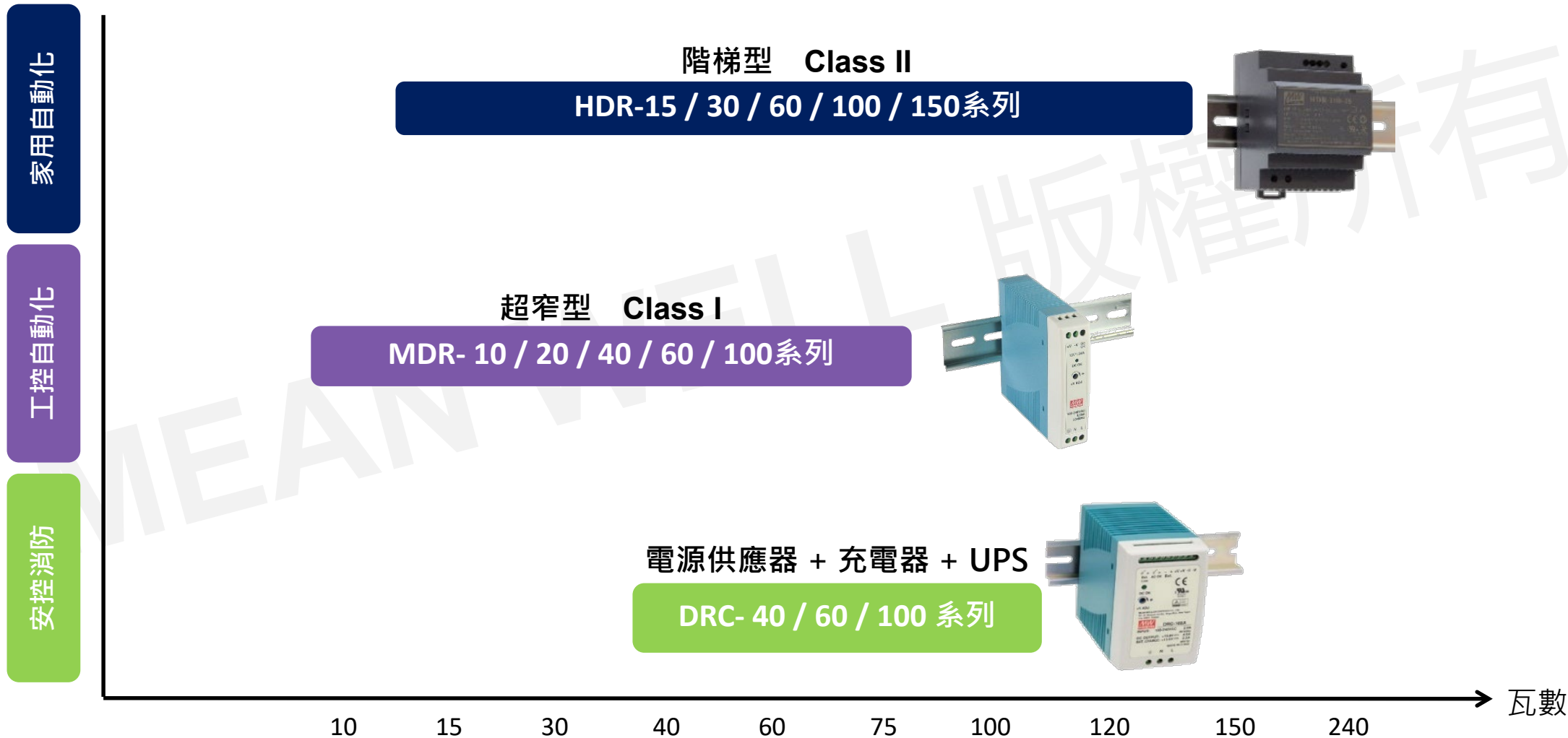


# 產品藍圖

## DC-DC

※ 紅字為新品

階梯型/塑膠殼, 適用於IT產業

DDR-15 / 30 / 60系列

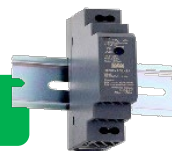

薄型 / 金屬殼, 適用於鐵道與IT產業

DDR-120 / 240 / 480系列



150~1500Vdc 輸入

超寬壓, 適用於Solar PV、儲能設施、直流高壓系統

NEW DDRH-15/ 30 / 45 系列

DDRH- 60 / 120 / 240 系列



15

30

60

90

120

150

240

480

瓦數

# 週邊模組 & 特殊用途

週邊模組

20A/40A 冗餘模組

DRDN20/40 系列

20A/40A DC-UPS模組

DUPS20/40 系列

20A/40A 緩沖模組

DBUF20/40 系列

16A/28A交流浪湧電流限制器

ICL-16R/28R 系列

特殊用途

輸出電流可透過

1~10Vdc、PWM信號或電阻調整

DRA-40 / 60 系列



10

20

40

60

瓦數